


113A.6T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	45
C x C1 [mm]:	14,8 x 18,5
C1 [mm]:	18,5
E [mm]:	5,0
E1 [mm]:	11,8
E2 [mm]:	6,0
E3 [mm]:	8,3
E4 [mm]:	5,8
L [mm]:	155
L1 [mm]:	19
[g]:	125

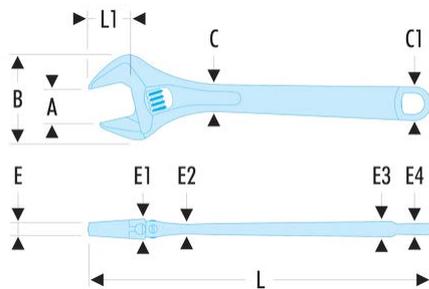