


**113A.8T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert****Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	61,5
C x C1 [mm]:	18,5 x 24
C1 [mm]:	24
E [mm]:	6,5
E1 [mm]:	13,5
E2 [mm]:	9,0
E3 [mm]:	11,0
E4 [mm]:	8,5
L [mm]:	206
L1 [mm]:	24
[g]:	275

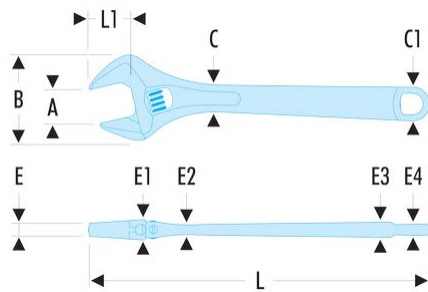