


**120A.1'1/2 120A - Eckrohrzangen, „schwedisches“ Modell - 45°****Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
- Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
- Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.

A max. [mm]:	49
B [mm]:	26
E [mm]:	13
B [mm]:	430
L [mm]:	450
max. Spannweite [mm]:	59
[kg]:	1,450

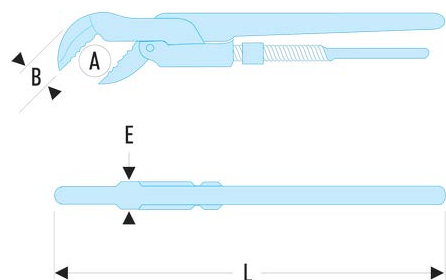