


**121A.1'** 121A - Eckrohrzangen, „schwedisches“ Modell - „S“-Zahnung - 45°**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
- Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
- Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| A max. [mm]:          | 34    |
| B [mm]:               | 22    |
| E [mm]:               | 14    |
| L [mm]:               | 345   |
| max. Spannweite [mm]: | 48    |
| [kg]:                 | 0,850 |

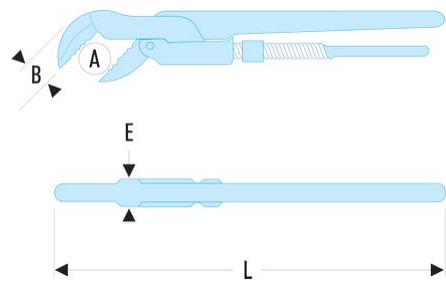