


**121A.1'1/2 121A - Eckrohrzangen, „schwedisches“ Modell - „S“-Zahnung - 45°****Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
- Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
- Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.

A max. [mm]:	49
B [mm]:	26
E [mm]:	19
L [mm]:	450
max. Spannweite [mm]:	55
[kg]:	1,550

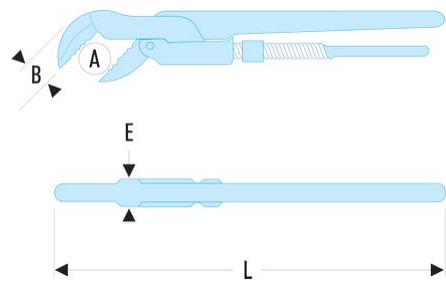