


121A.2' 121A - Eckrohrzangen, „schwedisches“ Modell - „S“-Zahnung - 45°**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 10 bis 60 mm; 3/8" bis 2".
- Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet.
- Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten.

A max. [mm]:	60
B [mm]:	39
E [mm]:	21
L [mm]:	600
max. Spannweite [mm]:	68
[kg]:	2,300

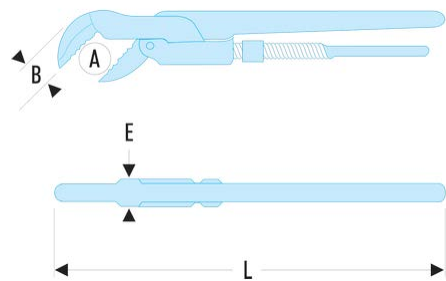