


**131A.10SLS 131A.SLS - Rohrzangen, „Stillson“-Modell - Stahl****Produktbeschreibung :**

- Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRC gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.
- „Stillson“-Schlüssel mit Loch im Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
- Nicht demontierbare, bewegliche Backe, die nicht verloren gehen oder herunter fallen kann.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>A max. [mm]:</b> | 34    |
| <b>B [mm]:</b>      | 25,0  |
| <b>E [mm]:</b>      | 16,0  |
| <b>L ["]:</b>       | 10    |
| <b>L [mm]:</b>      | 250   |
| <b>[kg]:</b>        | 0,625 |

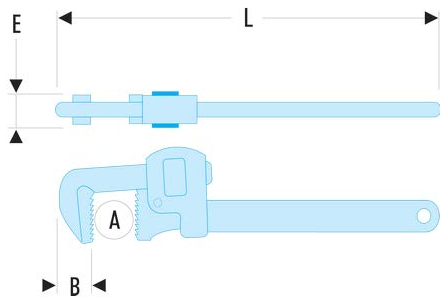