


**131A.14** 131A - Rohrzangen, „Stillson“-Modell - Stahl**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet.
- Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.

A max. [mm]:	49
B [mm]:	29,5
C [mm]:	21,0
E [mm]:	21,0
L ["]:	14
L [mm]:	350
[kg]:	1,060

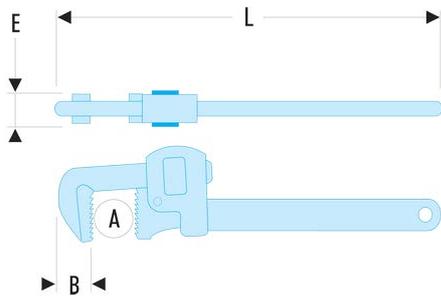