


**131A.14SLS 131A.SLS - Rohrzangen, „Stillson“-Modell - Stahl****Produktbeschreibung :**

- Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRC gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.
- „Stillson“-Schlüssel mit Loch im Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
- Nicht demontierbare, bewegliche Backe, die nicht verloren gehen oder herunter fallen kann.

<b>A max. [mm]:</b>	49
<b>B [mm]:</b>	29,5
<b>E [mm]:</b>	21,0
<b>L ["]:</b>	14
<b>L [mm]:</b>	350
<b>[kg]:</b>	1,085

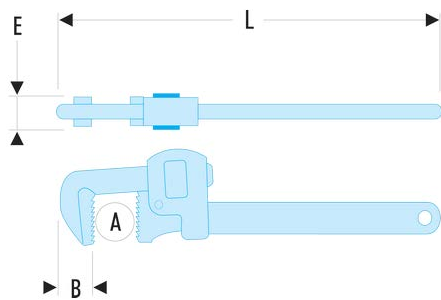