


**131A.24** 131A - Rohrзangen, „Stillson“-Modell - Stahl**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrзange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet.
- Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.

A max. [mm]:	76
B [mm]:	41,5
C [mm]:	27,5
E [mm]:	27,5
L ["]:	24
L [mm]:	600
[kg]:	3,000

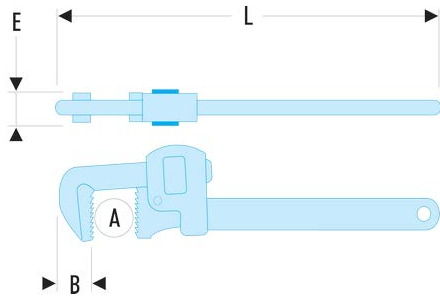