


131A.8 131A - Rohrзangen, „Stillson“-Modell - Stahl**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrзange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet.
- Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.

A max. [mm]:	27
B [mm]:	19,5
C [mm]:	12,5
E [mm]:	12,5
L ["]:	8
L [mm]:	200
[kg]:	0,280

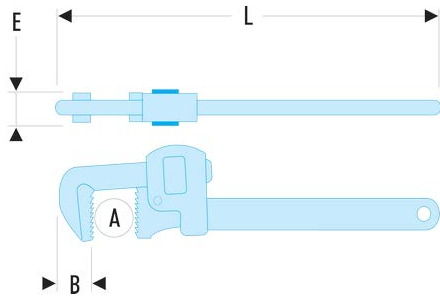