


**133A.14** 133A - Rohrzangen „amerikanisches“ Modell - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Gleiche Leistungen wie Modell 134A.

A max. [mm]:	60
B [mm]:	26
C [mm]:	21,5
E [mm]:	21,5
L ["]:	14
L [mm]:	350
[kg]:	1,000

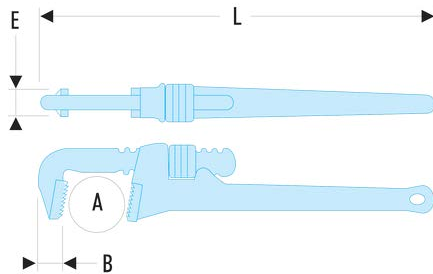