


133A.24 133A - Rohrzangen „amerikanisches“ Modell - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Gleiche Leistungen wie Modell 134A.

A max. [mm]:	90
B [mm]:	34
C [mm]:	29,5
E [mm]:	29,5
L ["]:	24
L [mm]:	600
[kg]:	2,460

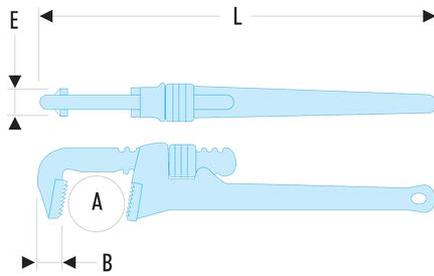