


133A.36 133A - Rohrзangen „amerikanisches“ Modell - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Gleiche Leistungen wie Modell 134A.

A max. [mm]:	140
B [mm]:	44
C [mm]:	32,0
E [mm]:	32,0
L ["]:	36
L [mm]:	900
[kg]:	5,180

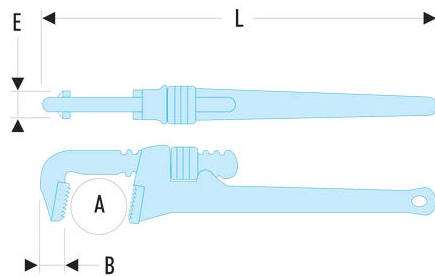