


**134A.18** 134A Rohrzangen, „amerikanisches“ Modell - Gusseisen**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Körper aus Gusseisen.
- Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
- Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.

A max. [mm]:	76
B [mm]:	29
C [mm]:	26,0
E [mm]:	26,0
L ["]:	18
L [mm]:	450
[kg]:	2,400

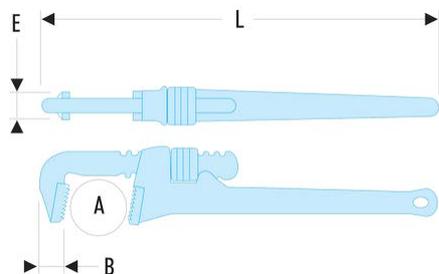