


134A.24 134A Rohrzangen, „amerikanisches“ Modell - Gusseisen**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Körper aus Gusseisen.
- Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
- Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.

A max. [mm]:	102
B [mm]:	35
C [mm]:	29,5
E [mm]:	29,5
L ["]:	24
L [mm]:	610
[kg]:	4,000

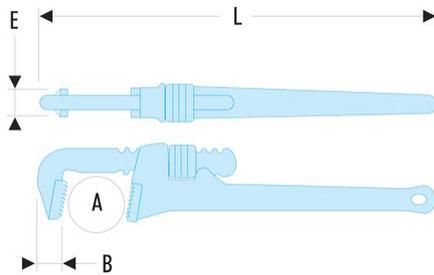