


**134A.36 134A Rohrzangen, „amerikanisches“ Modell - Gusseisen****Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Körper aus Gusseisen.
- Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
- Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.

A max. [mm]:	140
B [mm]:	35,5
C [mm]:	43
E [mm]:	43,0
L ["]:	36
L [mm]:	920
[kg]:	9,000

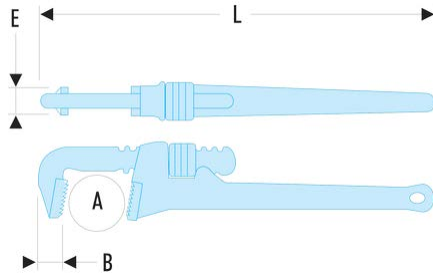