


134A.8 134A Rohrзangen, „amerikanisches“ Modell - Gusseisen**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Körper aus Gusseisen.
- Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
- Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.

A max. [mm]:	35
B [mm]:	15
C [mm]:	14,5
E [mm]:	14,5
L ["]:	8
L [mm]:	200
[kg]:	0,400

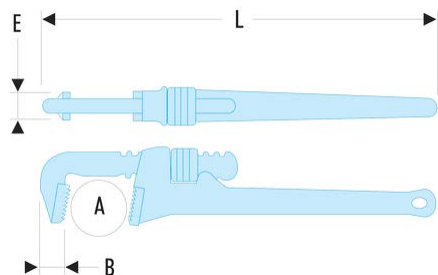