


135A.14 135A - Rohrzangen „amerikanisches“ Modell 90° - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 76 mm; 0 bis 2"1/2.
- Körper aus Leichtmetall-Legierung.
- Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet.

A max. [mm]:	49
C [mm]:	34
E [mm]:	34
L ["]:	14
L [mm]:	350
[kg]:	0,940

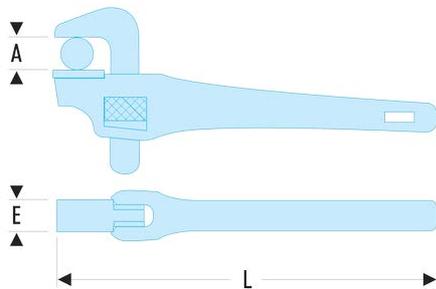