


135A.18 135A - Rohrzangen „amerikanisches“ Modell 90° - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannungsbereich: 0 bis 76 mm; 0 bis 2"1/2.
- Körper aus Leichtmetall-Legierung.
- Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet.

A max. [mm]:	60
C [mm]:	39
E [mm]:	39
L ["]:	39
L [mm]:	450
[kg]:	1,480

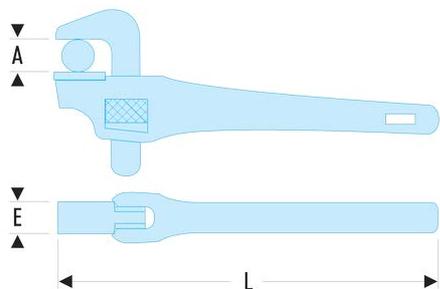