


135A.24 135A - Rohrzangen „amerikanisches“ Modell 90° - Leichtmetall**Produktbeschreibung :**

- Spannbereich: 0 bis 76 mm; 0 bis 2"1/2.
- Körper aus Leichtmetall-Legierung.
- Backen aus Stahl geschmiedet, auf 55 HRc gehärtet.

A max. [mm]:	76
C [mm]:	47
E [mm]:	47
L ["]:	47
L [mm]:	600
[kg]:	2,450

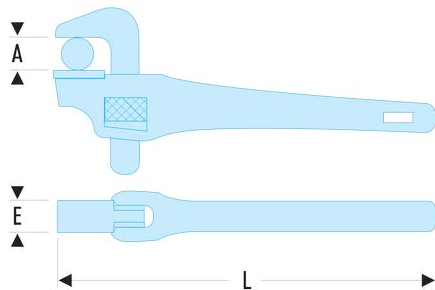