


170A.18 170A - Verstellbare Zange „Standard“**Produktbeschreibung :**

- Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
- Selbstspannende Zahnung.
- Finger-Klemmschutz.
- PVC-Überzüge.

B [mm]:	27
C [mm]:	24
E [mm]:	8
E1 [mm]:	14
H [mm]:	53
L [mm]:	180
L1 [mm]:	43
Leistung Muttern [mm]:	30
Max. Leistung Rohr [mm]:	30
[g]:	220

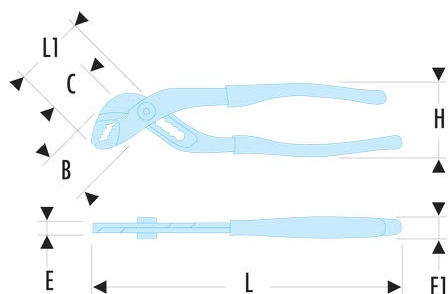