


**170A.25 170A - Verstellbare Zange „Standard“****Produktbeschreibung :**

- Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
- Selbstspannende Zahnung.
- Finger-Klemmschutz.
- PVC-Überzüge.

<b>B [mm]:</b>	34
<b>C [mm]:</b>	34
<b>E [mm]:</b>	8
<b>E1 [mm]:</b>	17
<b>H [mm]:</b>	58
<b>L [mm]:</b>	250
<b>L1 [mm]:</b>	54
<b>Leistung Muttern [mm]:</b>	40
<b>Max. Leistung Rohr [mm]:</b>	44
<b>[g]:</b>	330

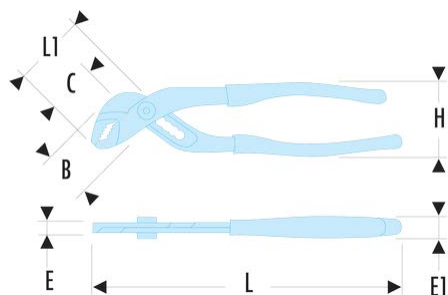