


170A.30 170A - Verstellbare Zange „Standard“**Produktbeschreibung :**

- Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
- Selbstspannende Zahnung.
- Finger-Klemmschutz.
- PVC-Überzüge.

B [mm]:	34
C [mm]:	34
E [mm]:	8,6
E1 [mm]:	17
H [mm]:	74
L [mm]:	310
L1 [mm]:	75
Leistung Muttern [mm]:	55
Max. Leistung Rohr [mm]:	55
[g]:	650

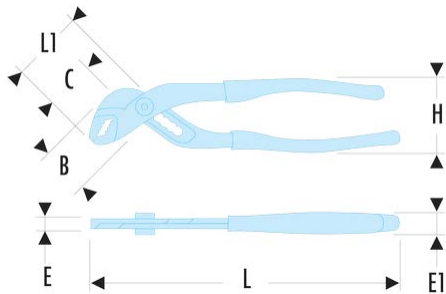