


181A.18CPELSLS 181A.SLS - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung

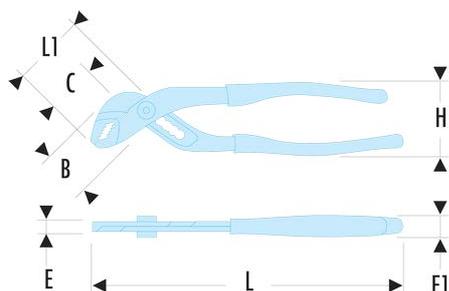

Produktbeschreibung :

- Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach einstellbar über Druckknopf.
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
- Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
- Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
- Ausführung: verchromt.

B [mm]:	22
C [mm]:	24
E [mm]:	7,5
E1 [mm]:	20,0
L [mm]:	185
L1 [mm]:	48
Leistung Muttern [mm]:	36
Max. Leistung Rohr [mm]:	36
[g]:	255

