


181A.25CPE 181A - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung

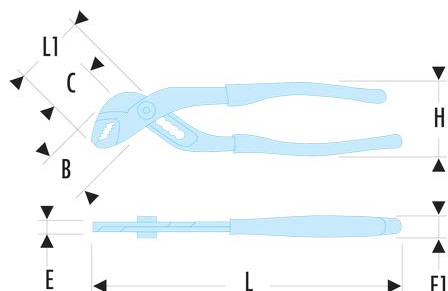

Produktbeschreibung :

- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf.
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
- Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
- Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
- Ausführung:
 - Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe: 181A.CPE
 - Lackiert, ergonomische PVC-Griffe: 181A.G

B [mm]:	28
C [mm]:	28
E [mm]:	7,5
E1 [mm]:	22,5
L [mm]:	245
L1 [mm]:	54
Leistung Muttern [mm]:	41
Max. Leistung Rohr [mm]:	42
Mge:	1
[g]:	360

