


## 181A.25G 181A - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung

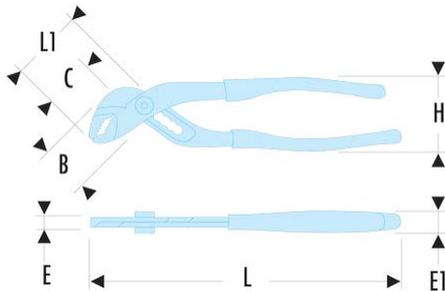

### Produktbeschreibung :

- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf.
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
- Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
- Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
- Ausführung:
  - Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe: 181A.CPE
  - Lackiert, ergonomische PVC-Griffe: 181A.G

<b>B [mm]:</b>	28
<b>C [mm]:</b>	28
<b>E [mm]:</b>	7,5
<b>E1 [mm]:</b>	19,0
<b>L [mm]:</b>	245
<b>L1 [mm]:</b>	54
<b>Leistung Muttern [mm]:</b>	41
<b>Max. Leistung Rohr [mm]:</b>	42
<b>[g]:</b>	350

