


181EF.25CPE 181EF - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung

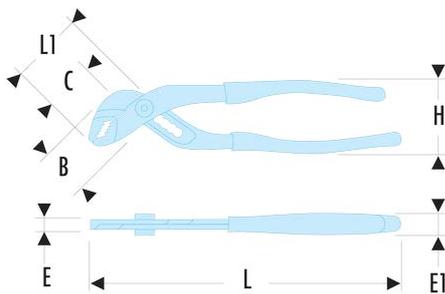

Produktbeschreibung :

- Zangen mit verlängertem Kopf, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf.
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
- Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
- Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
- Ausführung:
 - Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe: 181EF.CPE
 - Lackiert, ergonomische PVC-Griffe: 181EF.G

B [mm]:	25
C [mm]:	37,5
E [mm]:	7,5
E1 [mm]:	22,5
L [mm]:	256
L1 [mm]:	63
Leistung Muttern [mm]:	41
Max. Leistung Rohr [mm]:	42
[g]:	350

