


**192.16CPESLS 192.CPESLS - Diagonal-Seitenschneider****Produktbeschreibung :**

- Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
- Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm<sup>2</sup>).
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
- Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
- Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
- Ausführung: verchromt.

<b>B [mm]:</b>	24,0
<b>C [mm]:</b>	18,0
<b>d max. [mm]:</b>	1,6
<b>E [mm]:</b>	10,0
<b>L [mm]:</b>	160
<b>Mge:</b>	1
<b>[g]:</b>	225

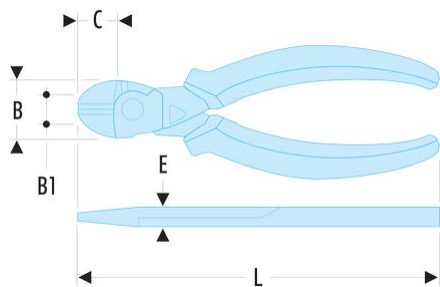