


200H.28 200H - Schlosserhämmer, „französische“ Form**Produktbeschreibung :**

- Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme:
2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.

L [mm]:	270
L1 [mm]:	88
L2 [mm]:	28
Schaft:	210.MHB02
[kg]:	0,380

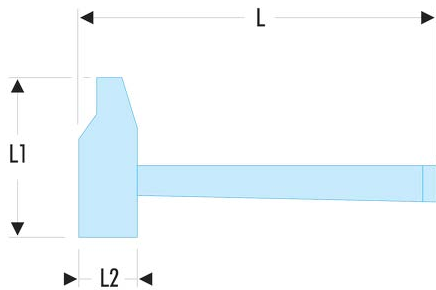