


**229A.ST2** Mehrfasen-Stufenbohrer**Produktbeschreibung :**

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe.
- Vorbohren nicht erforderlich.
- Kreuzschliff: selbstzentrierend.
- Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung.
- Besserer Spanauswurf.
- Vibrationsärmer, leiser.
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb.
- Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser.
- 678006 : Speziell für ISO-Stopfbuchse.
- 678014 : Speziell für PG-Stopfbuchse.

<b>d min. - max. [mm]:</b>	4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
<b>d1 [mm]:</b>	10
<b>L [mm]:</b>	107
<b>[g]:</b>	315

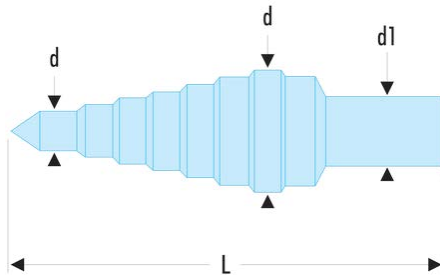