


272.1000L 272L - Moment-Schraubzwinde mit breiter Ausladung**Produktbeschreibung :**

- Gleiche Merkmale wie Modell 272A mit dem zusätzlichen Vorteil eines tiefen Spannarms und eines Schiebers zum Spannen breiter Werkstücke
- Spannungsbereich: 0 bis 1000 mm.
- Ausladung: 150 mm.

A max. [mm]:	1000
E x E1 [mm]:	40 x 9
L [mm]:	1140
L1 [mm]:	215
L2 [mm]:	150
max. Spannweite [mm]:	1000
T [mm]:	150
[kg]:	5,100

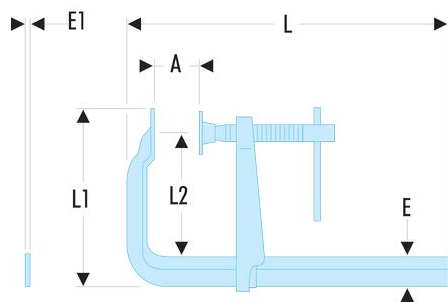