


272A.1000 272A - Moment-Schraubzwinde**Produktbeschreibung :**

- Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung.
- Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen; neigbare Kugeldruckplatte.
- Spannbereich: 0 bis 1.500 mm.
- Ausführung: lackiert, Schiene verzinkt.

A max. [mm]:	1000
E x E1 [mm]:	35 x 9
L [mm]:	1100
L1 [mm]:	180
L2 [mm]:	100
max. Spannweite [mm]:	1000
T [mm]:	100
[kg]:	3,840

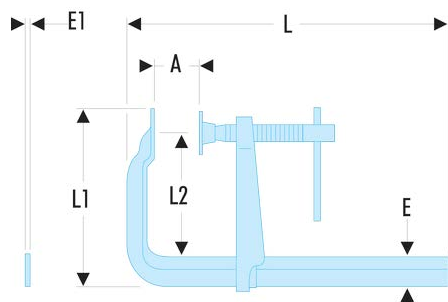