


**272A.500 272A - Moment-Schraubzwinde****Produktbeschreibung :**

- Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung.
- Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen; neigbare Kugeldruckplatte.
- Spannbereich: 0 bis 1.500 mm.
- Ausführung: lackiert, Schiene verzinkt.

A max. [mm]:	500
E x E1 [mm]:	30 x 8
L [mm]:	600
L1 [mm]:	150
L2 [mm]:	80
max. Spannweite [mm]:	500
T [mm]:	80
[kg]:	2,100

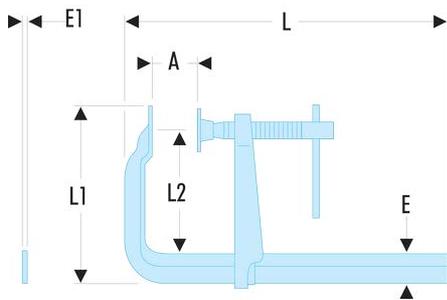