


**39.1/8H 39 - Kurze Gabel-Ringschlüssel, Zollmaße****Produktbeschreibung :**

- Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
- Zollmaße: 1/8" bis 11/16".
- Ausführung: verchromt, satiniert.

A ["]:	1/8
B x B1 [mm]:	10,0 x 7,0
C1 [mm]:	3,1
E [mm]:	3,1
E1 [mm]:	3,1
L [mm]:	77
6-Kant - 12-Kant [mm]:	6
[g]:	10

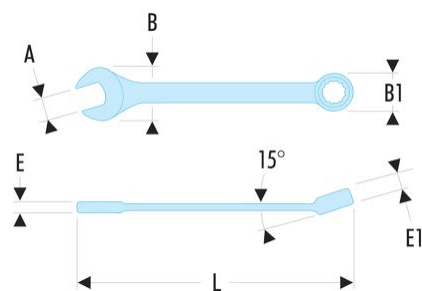