


39.3/8 39 - Kurze Gabel-Ringschlüssel, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
- Zollmaße: 1/8" bis 11/16".
- Ausführung: verchromt, satiniert.

A ["]:	3/8
B x B1 [mm]:	21,5 x 15,3
C1 [mm]:	6,4
E [mm]:	5,1
E1 [mm]:	6,4
L [mm]:	103
6-Kant - 12-Kant [mm]:	6
[g]:	30

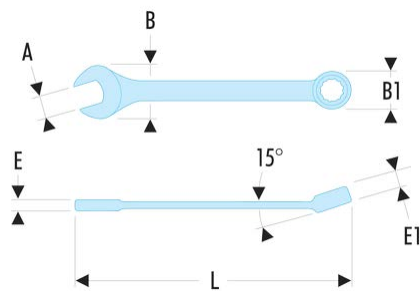