


39.9/16 39 - Kurze Gabel-Ringschlüssel, Zollmaße**Produktbeschreibung :**

- Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
- Zollmaße: 1/8" bis 11/16".
- Ausführung: verchromt, satiniert.

A ["]:	9/16
B x B1 [mm]:	30,2 x 20,8
C1 [mm]:	8,5
E [mm]:	6,0
E1 [mm]:	8,5
L [mm]:	147
6-Kant - 12-Kant [mm]:	12
[g]:	70

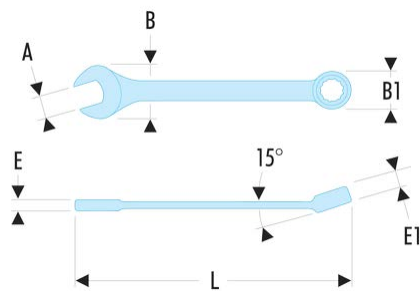