


405.10E Starke Schneidzangen ESD: Vielseitigkeit

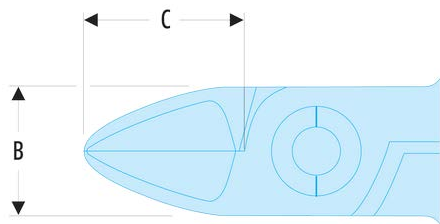

Produktbeschreibung :

- Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD).
 - Zange für einen präzisen Schnitt vieler Werkstoffe: vom Kupferdraht bis zum Pianodraht -> 0,5 mm.
 - Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.
- Gewicht: 65 g.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| B [mm]: | 10,5 |
| C [mm]: | 11,5 |
| E [mm]: | 7 |
| L [mm]: | 110 |
| Schnitt: | h |
| Cu - Ni Ø [mm]: | 0,3 - 1,4 |
| Fe 30 HRc Durchm. [mm]: | 0,8 |
| Pianodraht Durchm. [mm]: | 0,5 |
| Rückhaltevorrichtung: | - |

