


405.10RMT Starke Micro-Tech®-Schneidzangen: Vielseitigkeit

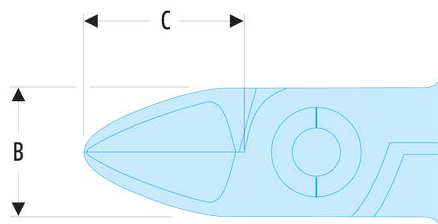

Produktbeschreibung :

- Zange für einen präzisen Schnitt vieler Werkstoffe: vom Kupferdraht bis zum Pianodraht -> 0,5 mm.
 - Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.
- Gewicht: 60 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	11,5
E [mm]:	7
L [mm]:	110
Schnitt:	h
Cu - Ni Ø [mm]:	0,3 - 1,2
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,7
Pianodraht Durchm. [mm]:	0,5
Rückhaltevorrichtung:	•

