


405.12MT Micro-Tech®-Schneidzangen mit großer Schneidleistung: Kraft**Produktbeschreibung :**

- Diese Zange ist für hohen Kraftaufwand und Serienarbeiten geeignet und schneidet eine Vielzahl von Materialien.
- Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

Gewicht: 95 g.

B [mm]:	16
C [mm]:	16
E [mm]:	8
L [m]:	125
Schnitt:	h
Cu - Ni Ø [mm]:	0,4 - 2,0
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	1,0
Pianodraht Durchm. [mm]:	0,8

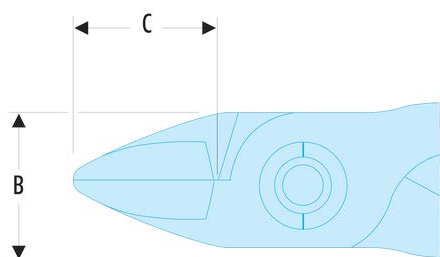