


405.E Kompakte Schneidzangen ESD: Handlichkeit

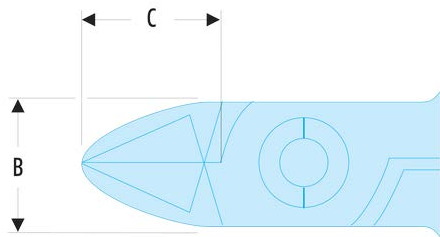

Produktbeschreibung :

- Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD).
- Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich.
- Die Zange 405 kann 0,4 mm starken Pianodraht schneiden. Gewicht: 65 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	9,5
E [mm]:	7
L [mm]:	110
Schnitt:	h
Cu - Ni Ø [mm]:	0,3 - 1,3
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,7
Pianodraht Durchm. [mm]:	0,4

