


405.MT Kompakte Micro-Tech®-Schneidzangen: Handlichkeit

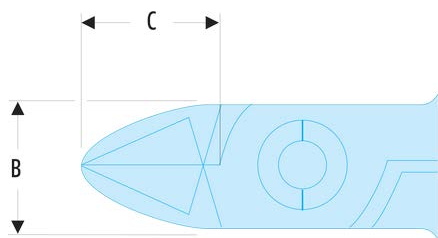

Produktbeschreibung :

- Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich.
 - Die Modelle mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindern ein Auswerfen des Drahts.
- Die Zange 405.MT kann bis zu 0,4 mm starken Pianodraht schneiden.
Gewicht: 60 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	9,5
E [mm]:	7
L [mm]:	110
Schnitt:	h
Cu - Ni Ø [mm]:	0,3 - 1,3
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,7
Pianodraht Durchm. [mm]:	0,4
Rückhaltevorrichtung:	-

