


412.42 412 - Hand- Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel

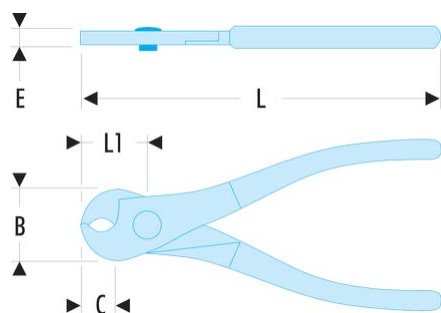

Produktbeschreibung :

- 412B.10 Kabelschneider, „Kompakt“-Modell:
 - Spannbereich: Durchmesser 10 mm
 - Integrierte Öffnungs-Druckfeder
 - Verriegelung in geschlossener Stellung
 - Parallelführung der Schneiden
- 412.16 Kabelschneider, „Standard“-Modell:
 - Schneidbereich: Durchmesser 16 mm
 - Verstärkter Kopf, Parallelführung der Schneiden
 - Sicherheitsanschlag
- 412.30 - 412.42 Kabelschneider, „Kraft“-Modell:
 - Spannbereich: Durchmesser 32 mm (Art.-Nr. 412.30) und Durchmesser 42 mm (Art.-Nr. 412.42)
 - Starke Schneidleistung, keine Verformung von Elektro-Kabeln.
 - Sicherheitsanschlag.
 - Schneidmessersatz für 412.30: 412.L30.
 - Schneidmessersatz für 412.42: 412.L42.

B [mm]:	115
C [mm]:	70
d [mm]:	42
d min. - max. [mm]:	200 - 1300
E [mm]:	16
L [mm]:	800
L1 [mm]:	90
[kg]:	3,695

