


## 415.MT Micro-Tech®-Schneidzangen mit großer Schneidleistung: Kraft

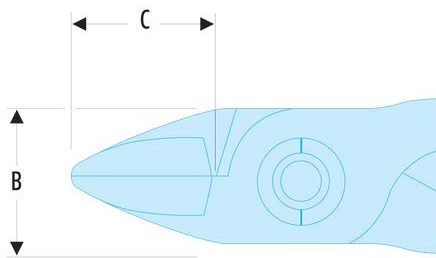

### Produktbeschreibung :

- Diese Zange ist für hohen Kraftaufwand und Serienarbeiten geeignet und schneidet eine Vielzahl von Materialien.
- Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

Gewicht: 95 g.

<b>B [mm]:</b>	16
<b>C [mm]:</b>	16
<b>E [mm]:</b>	8
<b>L [m]:</b>	125
<b>Schnitt:</b>	H
<b>Cu - Ni Ø [mm]:</b>	0,3 - 2,0
<b>Fe 30 HRc Durchm. [mm]:</b>	0,9
<b>Pianodraht Durchm. [mm]:</b>	-

