


416.PMT Spitze Micro-Tech®-Schneidzangen mit schlanken Backen: Handlichkeit

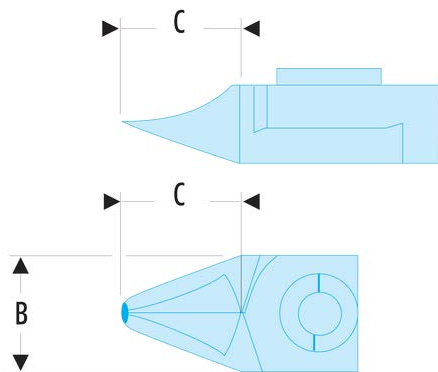

Produktbeschreibung :

- Diese Zange eignet sich für Arbeiten an gedruckten Schaltungen. Sie bietet sehr gute Übersicht. Gewicht: 60 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	10,5
C1 [mm]:	9,5
E [mm]:	7
L [mm]:	110
Schnitt:	H
Cu - Ni Ø [mm]:	0,1 - 0,8
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,4

