


## 416.RMT Spitze Micro-Tech®-Schneidzangen

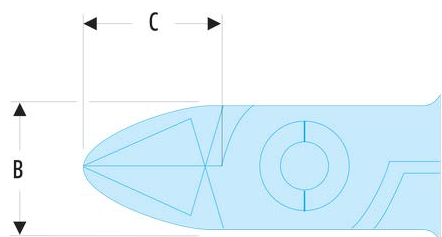

### Produktbeschreibung :

- Schlanke Backen für schwierigen Zugang.
- Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

Gewicht: 60 g.

<b>B [mm]:</b>	10,5
<b>C [mm]:</b>	10,5
<b>E [mm]:</b>	7
<b>L [mm]:</b>	110
<b>Schnitt:</b>	H
<b>Cu - Ni Ø [mm]:</b>	0,1 - 0,9
<b>Fe 30 HRc Durchm. [mm]:</b>	0,5
<b>Rückhaltevorrichtung:</b>	•

