


418.MT Micro-Tech®-Vornschnaider**Produktbeschreibung :**

- Lange, schmale Schneiden für Schnitte bei senkrechtem Zugang.
 - Schnitt: bündig.
 - Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,1 - 0,6 mm.
- Gewicht: 75 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	21
E [mm]:	2,7
L [mm]:	120
Cu - Ni Ø [mm]:	0,1 - 0,6

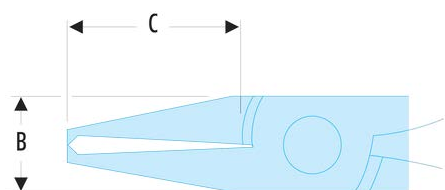