


**427.MT 30° abgeschrägte Micro-Tech®-Schneidzange****Produktbeschreibung :**

- 30° abgeschrägte Schneiden mit Aussparung hinten.
  - Schnitt: bündig.
  - Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,2 - 0,6 mm.
- Gewicht: 65 g.

<b>B [mm]:</b>	11
<b>C [mm]:</b>	23
<b>E [mm]:</b>	7
<b>L [mm]:</b>	120
<b>Cu - Ni Ø [mm]:</b>	0,2 - 0,6

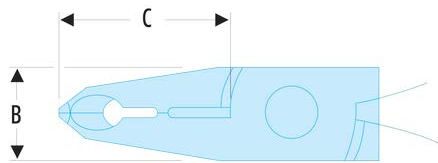