


**429.MT** 70° abgeschrägte Micro-Tech®-Schneidzange**Produktbeschreibung :**

- Breites Modell, 70° abgeschrägt, mit weiter Aussparung.
  - Schnitt: bündig.
  - Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,2 - 1,0 mm.
- Dm.: 60 g.

<b>B [mm]:</b>	11,5
<b>C [mm]:</b>	12
<b>E [mm]:</b>	7
<b>L [mm]:</b>	110
<b>Cu - Ni Ø [mm]:</b>	0,2 - 1,0

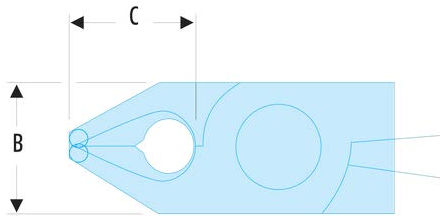