


435.MT Lange Micro-Tech®-Schneidzangen: Zugang

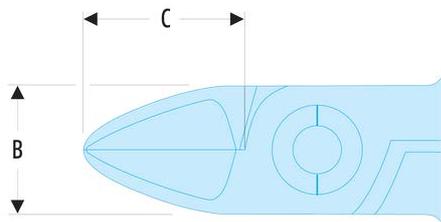

Produktbeschreibung :

- Diese Zange reicht weiter; bis zu + 1,5 bis 2 mm weiter als eine herkömmliche Zange.
- Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.

Gewicht: 60 g.

B [mm]:	10,5
C [mm]:	13
E [mm]:	7
L [mm]:	110
Schnitt:	H
Cu - Ni Ø [mm]:	0,1 - 1,3
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,7

